

更多的制冷量 更灵活的安装

- 最大制冷量扩展到28kw
- 螺纹快速接口实现高效安装
- 上下送风可选气流组织灵活
- 领先行业的长管路连接技术



应用范围

- 中小型计算机房
- 设备间、动力间
- 户外电子、通讯设备间
- 变电站、变电所
- 检验室、检测室、存储间

Vertiv™ Liebert® DataMate3000-2系列22/27kW机房专用空调具有大风量、小焓差设计, 适合机房主设备散热特点, 可为中小型计算机机房、电源室、精密控制室等场所提供连续、稳定的温湿度环境。机组具有高效节能、稳定、长寿命等运行特点, 可满足IT、电力、通信、交通、金融等不同行业的精密环境调节需求。

节能环保

- 环保制冷剂R410A
- 获得中国节能产品认证证书
- 高显热比、高能效的制冷系统设计
- 采用Copeland品牌涡旋压缩机
- 选配节能卡组件, 实现更高节能效果



智能控制功能

- AI故障自诊断、自学习运行功能
- 室内机显示屏上读取室外机运行状态
- 群控功能: 可实现备份、轮巡
- 远程监控及报警系统, 实现边缘站点的远程运维

高可靠性

- 严格认证的高品质器件
- 超宽输入电压范围, 多种电源保护功能
- 具备来电自启动功能, 并可设置延时启动时间

易使用、易维护、适应力强

- 7英寸触摸彩屏, 界面简洁, 更友好
- 占地面积小, 100%全正面维护
- 过滤器结构紧凑, 可重复清洗, 维护方便
- 远红外加湿系统, 不受水质影响、易维护
- 室外机风机为无极全调速控制, 运行更节能、更低噪声
- 冷凝器满足 -15°C~+45°C 的室外温度环境
- 可选配低温组件实现-15°C~- 34°C室外温度下运行





产品系列 (普通风机)

类型		DME22M*0U*1	DME22M*0F*1	DME27M*0UP1	DME27M*0FP1
制冷量和显冷量 (kW)	24℃	22	22	28.1	28.1
	50%RH	19.8	19.8	25.3	25.3
	标准风量 (m ³ /h)	6000	6300	7300	8100
风机	风机台数	1	1	1	1
	机外静压 (Pa)	20-50	20-50	20-50	20-50
压缩机	数量	1	1	1	1
电加热	功率 (kW)	6 (可选)	6 (可选)	6 (可选)	6 (可选)
红外加湿器	加湿量 (kg/h)	3 (可选)	3 (可选)	3 (可选)	3 (可选)
外形尺寸 (W×D×H, mm)		800×765×1975		850×835×1975	
净重 (kg)		253	248	283	280
电参数	最大电流 (A)	26.8	26.8	30.3	30.3
	空开	40	40	40	40

产品外形尺寸与重量

机型		外形尺寸 (W×D×H, mm)	设备净重 (kg)
室外机	DMC22M*1	1120*520*1280 (垂直安装) 1265*1120*985 (水平安装)	104
	DMC27MT1	1320*520*1490 (垂直安装) 1475*1320*985 (水平安装)	120
	LVC088SE4	1100*2330*1744 (垂直安装)	315

平面型冷凝器

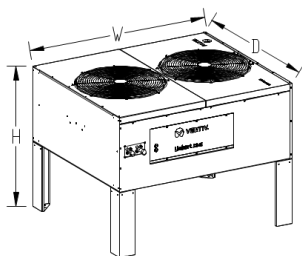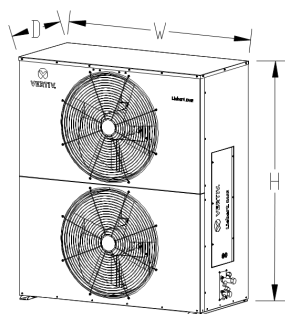

平面型冷凝器

